

Anschlusskabel 10 m geschirmt mit Stecker M12, 8-polig, gerade (ESG 34FH1000G)

Artikelnummer: 10129333

Auf einen Blick

- Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M12, Schirm auf Überwurfmutter gelegt
- Kabellänge 10 m
- 8-polige Ausführung
- Material des Aussenmantels PUR
- Halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- UL gelistet, Nummer E315836



Technische Daten

Kabelspezifikationen


| | |
|--------------------|--|
| Masse ca. | 550 g |
| Kabellänge | 10 m |
| Betriebstemperatur | -40...+80 °C (Kabel unbewegt) -25...+80 °C (Kabel bewegt) |

Kabelspezifikationen


| | |
|-------------------|----------------------|
| Aussendurchmesser | ≈ 5,9 mm |
| Anschluss | Stecker M12, 8-polig |

Anschlussbelegung

| | |
|----------------|----------------|
| Stecker M12 | Aderfarben |
| Pin 1 | weiss |
| Pin 2 | braun |
| Pin 3 | grün |
| Pin 4 | gelb |
| Pin 5 | grau |
| Pin 6 | rosa |
| Pin 7 | blau |
| Pin 8 | rot |
| Steckergehäuse | Schirm/Gehäuse |

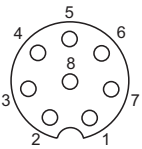

Abmessungen

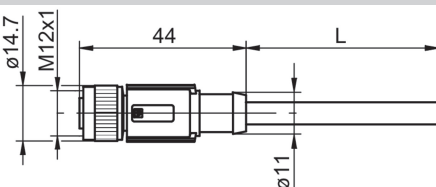

Geeignet für

EIL580-B, EIL580-B - Option 6301, EIL580-SC, EIL580-SQ, EIL580-SY, EIL580-T, EIL580-T - Option 6301, EIL580P-B, EIL580P-SC, EIL580PSQ, EIL580P-SY, EIL580P-T, GI357, GIM500R