


Anschlusskabel mit Crimpkontakten (UL/CSA),

0,2 m

Artikelnummer: 11079112

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Litzen 0.14 mm² und Crimpkontakten Intercontec 61.171.80
- UL/CSA-Zulassung
- Montage durch Kunde möglich

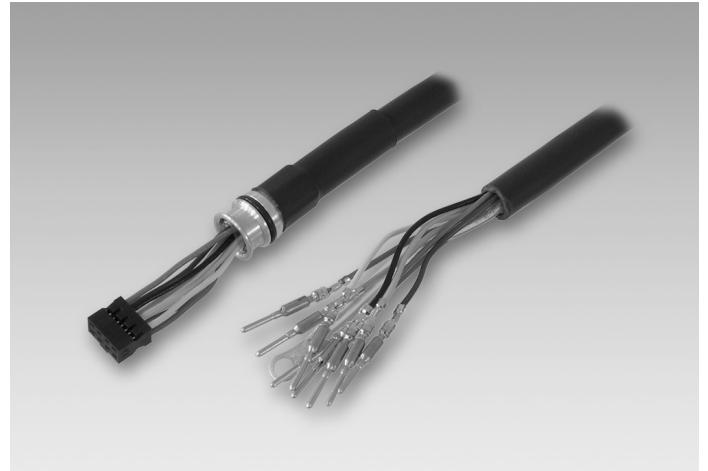

Technische Daten

Kabelspezifikationen


Masse ca.	20 g
Kabellänge	0,2 m

Kabelspezifikationen


Betriebstemperatur	-30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7 mm

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	rot
Pin 2	blau
Pin 3	grün
Pin 4	braun
Pin 5	grau
Pin 6	schwarz
Pin 7	rosa
Pin 8	weiss
Schirm = Hülse	transparent

 

Abmessungen

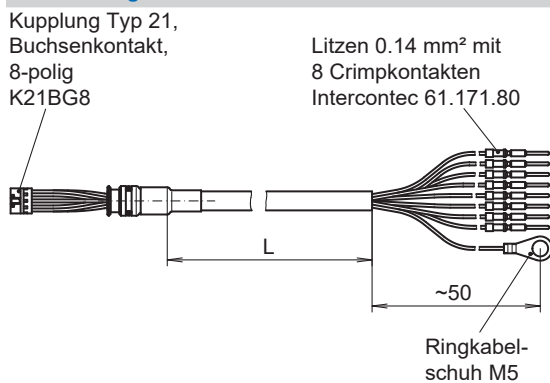

Geeignet für

ITD21H00, ITD22H00, ITD22H00 SIL