

Anschlusskabel mit FCI, 8-polig / Aderendhülsen (UL/CSA), 5 m

Artikelnummer: 11077007

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Kupplung FCI (Buchsenkontakte, 8-polig) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
- UL/CSA-Zulassung
- Montage durch Kunde möglich



Technische Daten

Kabelspezifikationen

 
Masse ca.	320 g
Kabellänge	5 m

Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7 mm

Anschlussbelegung


Stecker	Aderfarben
Pin 1	rot
Pin 2	blau
Pin 3	grün
Pin 4	braun
Pin 5	grau
Pin 6	schwarz
Pin 7	rosa
Pin 8	weiss
Schirm = Hülse	transparent



Abmessungen

Kupplung Typ 21,
Buchsenkontakt,
8-polig
K21BG8

Litzen 0.14 mm²
mit Aderendhülsen

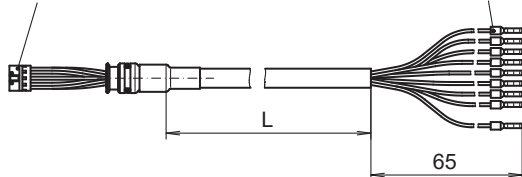

Geeignet für

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PAEI-H, ATD2AH00, ITD21H00, ITD21H01, ITD22H00, ITD22H00 SIL