

CNAC 29H 10-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=10 ft (3,05 m)

Artikelnummer: 11078307

Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Gegenstecker NAC 29H 10-polig Mil Spec (Buchsenkontakte) und Litzen 0.14 mm² mit Aderendhülsen
- Kabellänge 10 ft (3,05 m)



Technische Daten

Kabelspezifikationen

Masse ca.	275 g
Kabellänge	10 ft (3,05 m)


Kabelspezifikationen

Betriebstemperatur	-40...+100 °C (Kabel unbewegt) -30...+100 °C (Kabel bewegt)
Aussendurchmesser	≈ 7,0 mm


Anschlussbelegung

Stecker mit Kabel sw10, 10-polig

Stecker	Aderfarben	Belegung
Pin A	grün	Spur A (Spur A +)
Pin B	grau	Spur B (Spur B +)
Pin C	rosa	Spur Z (Spur Z +)
Pin D	rot	+Vs
Pin E	violett	$\bar{E}rr$
Pin F	blau	0 V
Pin G	gelb	Gehäuse
Pin H	braun	Spur A inv. (Spur A -)
Pin I	schwarz	Spur B inv. (Spur B -)
Pin J	weiss	Spur Z inv. (Spur Z -)

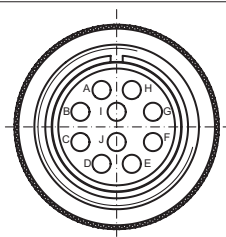

Abmessungen

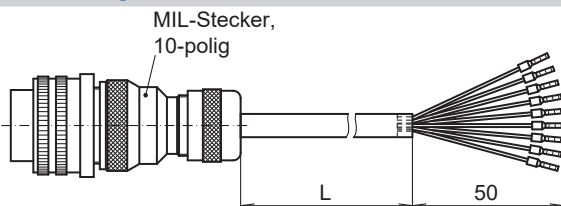

Geeignet für

HS35F, HS35P - Programmierbar, HS35S - Sinus