

IFRM 12P1703/S14L

电感式接近开关 - standard
Article number: 10228612

产品要点

- 4 mm
- PNP 常开 (NO)
- M12 接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似




技术数据

基本参数	
安装方式	齐平
额定感应距离 Sn	4 mm
迟滞	3 ... 20 % Sr
输出指示灯	3端点红色LED
电气参数	
开关频率	2 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 36 VDC
最大电流消耗 (无负载)	10 mA
输出电路	PNP常开
压降 Vd	<2 VDC
输出电流	200 mA
短路保护	是


电气参数	
反极性保护	是
机械参数	
类型	圆柱形 · 螺纹版
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	12 mm
外壳长度	40,4 mm
连接方式	M12 接头
最大紧固扭矩	15 Nm (Front: 10 Nm)
环境条件	
工作温度	-25 ... +75 °C
储存温度	-40 ... +75 °C
防护等级	IP 67

2025-04-04 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

尺寸图

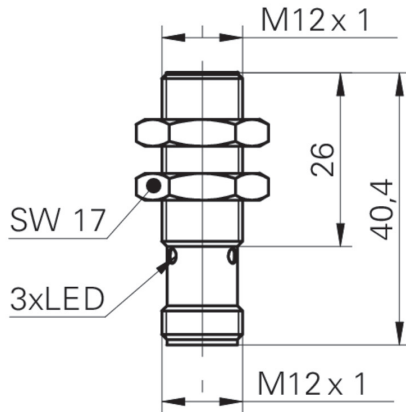

接线图

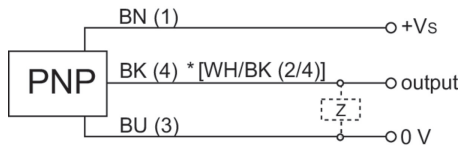

附件

安装附件

10151720	12系列 安装附件 圆型
11707685	Mounting rod with mounting plate holder 200 mm
11707686	Mounting rod with mounting plate holder 300 mm
11707688	Mounting rod 200 mm
11707697	Mounting rod 250 mm
11707698	Mounting rod with mounting plate holder 250 mm
11707687	Mounting rod 300 mm
11707701	Mounting plate series 300 and ø12 mm
11707702	Mounting base
11707703	Two-way connector