


产品一览

- 磁阻式
- 60 mm
- PNP 常开 (NO)
- PUR电缆 · 2 m
- -25 ... 75 °C
- IP 67

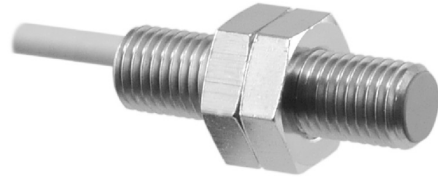

图片与实际产品类似




技术数据

基本参数		电气参数	
类型	磁阻式	输出电路	PNP常开
额定感应距离 Sn (典型)	60 mm	短路保护	是
输出指示灯	红色LED	反极性保护	是 · Vs到GND
安装方式	齐平	机械参数	
额定工作点	2,5 mT	感应面材质	PBT
迟滞	2 ... 20 % Sr	类型	圆柱形 · 螺纹版
重复精度	1 % Sr	尺寸	8 mm
电气参数		外壳材质	不锈钢
开关频率	5 kHz	外壳长度	30 mm
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC	连接方式	PUR电缆 · 2 m
最大电流消耗 (无负载)	20 mA	环境条件	
压降 Vd	< 3 VDC	工作温度	-25 ... +75 °C
输出电流	< 150 mA	防护等级	IP 67

备注

- 额定感应距离是配合永磁体11053959 (作为附件提供) 而测得的

## 尺寸图

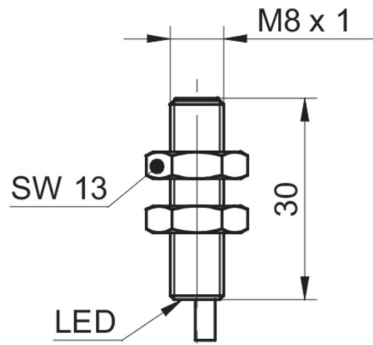

## 接线图

