
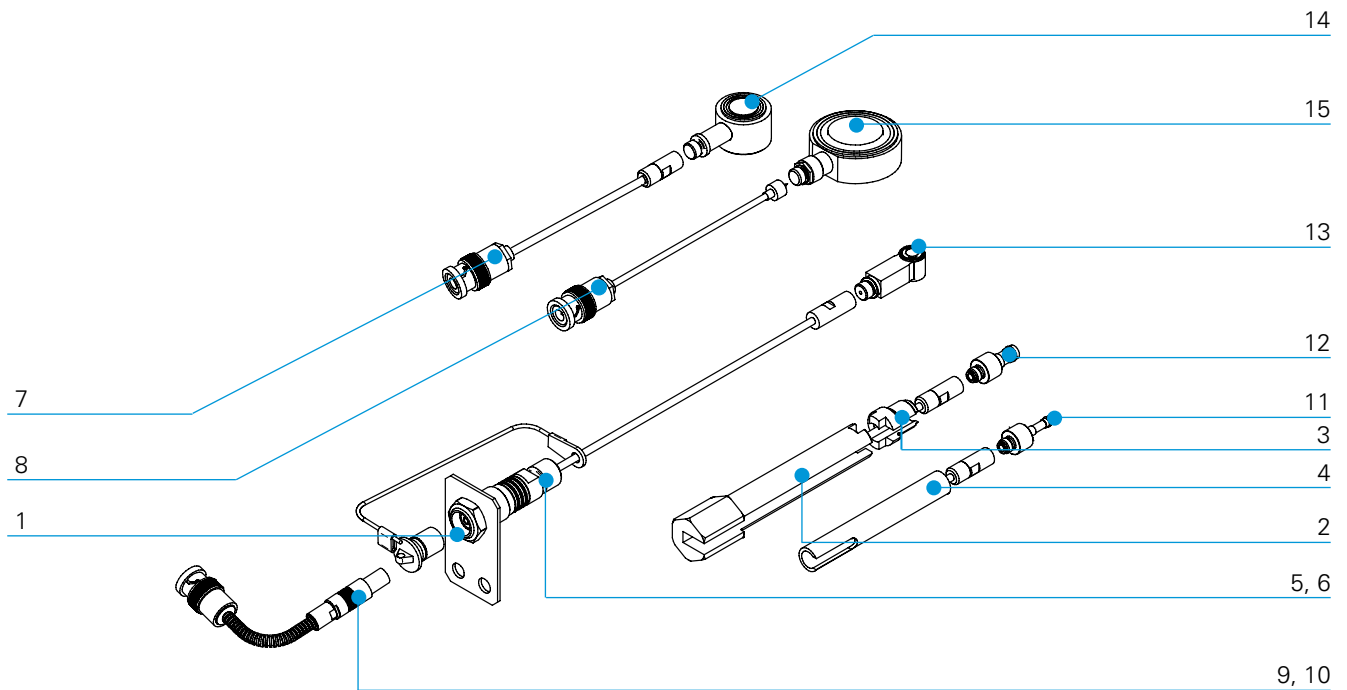



Übersicht Zubehör und Sensoren

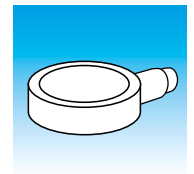

Pos.	Montagezubehör	Typ
1	Halteplatte Fischer-Stecker	DZPC HPFC
2	Montageschlüssel	DZPC MWPT
3	Spezialmutter für 2,5 / 4 mm Werkzeuginnendruck-Sensor	DZPC MN04
4	Montagerohr für 2,5 / 4 mm Werkzeuginnendruck-Sensor	DZPC MT04


Pos.	Kabel	Typ
5	Sensorkabel 0...+200 °C M4 x 0,35 - Fischer	DZCC ... -ST-MF
6	Sensorkabel 0...+220 °C M4 x 0,35 - Fischer	DZCC ... -HT-MF
7	Sensorkabel M4 x 0,35 - BNC	DZCC ... -ST-MB
8	Sensorkabel UNF 10-32 - BNC	DZCC ... -78-UB
9	Verbindungskabel Fischer - BNC	DZCC ... -04-FB
10	Verbindungskabel Fischer - BNC mit Schutzschlauch	DZCC ... -HT-FB

Pos.	Sensoren	Typ
11	Werkzeuginnendruck-Sensor ø 2,5 mm	DPPC DS02.5-2.0
12	Werkzeuginnendruck-Sensor ø 4,0 mm	DPPC DS04.0-x.x
13	Miniaturkraftsensor 2,5 kN	DLPP 6MO-2.5-4.4
14	Kraftsensor 10 kN	DLPP 7MO-010-2.2
15	Kraftsensor 30 kN	DLPP 4MO-030-4.4

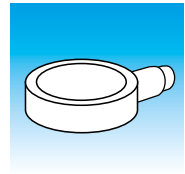

DZPC MWPT


Montageschlüssel für DPPC DS02.5
DPPC DS04.0

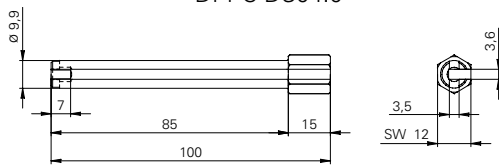

Mat.: 1.4305

DZPC HPFC


Halterplatte Fischer-Stecker

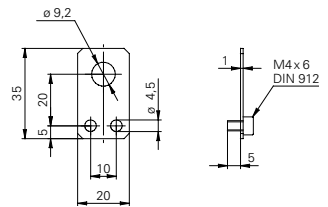

Mat.: 1.4305

DZPC MN04


Spezialmutter für DPPC DS02.5
DPPC DS04.5

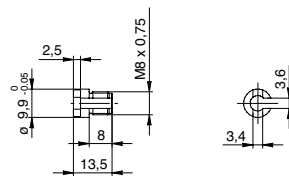


Mat.: 1.4305




DZPC MT04


Montagerohr für DPPC DS02.5 (MT04)
DPPC DS04.0 (MT04)

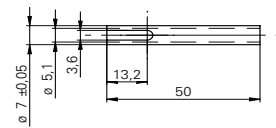

Mat.: 1.4305

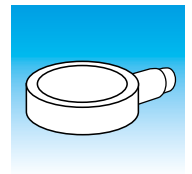

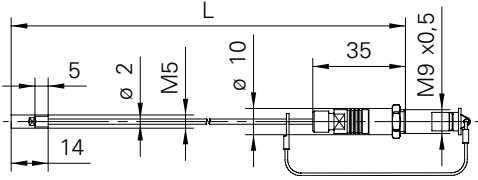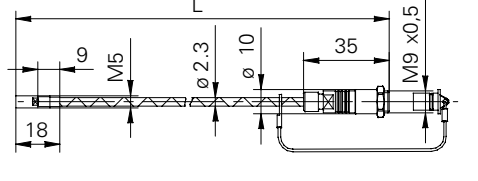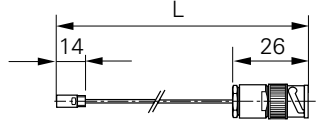Sensorkabel		DZCC ...- ST-MF	
L [mm]	Bestellbezeichnung	Stecker	Stecker
200	DZCC 0200-ST-MF	M4 x 0,35	
400	DZCC 0400-ST-MF		
600	DZCC 0600-ST-MF		
1000	DZCC 1000-ST-MF		
Kundenspez.	DZCC xxxx-ST-MF		
Technische Daten			
Kabel	Coax, Low Noise, PTFE/PFA	M4 x 0,35	Fischer Typ KE 102 A014 Lieferumfang • Halteplatte Fischer-Stecker DZPC HPFC
Farbe	blau		
Impedanz	50 Ω		
Kabel-ø	2 mm		
Biegeradius	R5		
Betriebstemp.-bereich	0...+200°C		
Sensorkabel		DZCC ...- HT-MF	
L [mm]	Bestellbezeichnung	Stecker	Stecker
200	DZCC 0200-HT-MF	M4 x 0,35	
400	DZCC 0400-HT-MF		
600	DZCC 0600-HT-MF		
1000	DZCC 1000-HT-MF		
Kundenspez.	DZCC xxxx-HT-MF		
Technische Daten			
Kabel	Coax, Low Noise, PTFE/PFA	M4 x 0,35	Fischer Typ KE 102 A014 Lieferumfang • Halteplatte Fischer-Stecker DZPC HPFC
Farbe	Stahlgeflecht		
Impedanz	50 Ω		
Kabel-ø	2,4 mm		
Biegeradius	R8		
Betriebstemp.-bereich	0...+220°C		
Sensorkabel		DZCC ...- ST-MB	
L [mm]	Bestellbezeichnung	Stecker	Stecker
1000	DZCC 1000-ST-MB	M4 x 0,35	
2000	DZCC 2000-ST-MB		
Kundenspez.	DZCC xxxx-ST-MB		
Technische Daten		M4 x 0,35	BNC
Kabel	Coax, Low Noise, PTFE/PFA		
Farbe	blau		
Impedanz	50 Ω		
Betriebstemp.-bereich	0...+200°C		

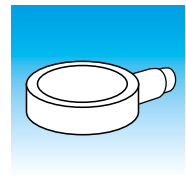

Sensorkabel		DZCC ...-78-UB	
L [mm]	Bestellbezeichnung	Stecker	Stecker
1000	DZCC 1000-78-UB	UNF 10 - 32	
2000	DZCC 2000-78-UB		
3000	DZCC 3000-78-UB		
Kundenspez.	DZCC xxxx-78-UB		
Technische Daten			
Kabel	Coax 178 RG		
Farbe	braun		
Impedanz	50 Ω		
Kabel-ø	1,8 mm		
Biegeradius	R10		
Betriebstemp.-bereich	0...+200°C		
Verbindungskabel		DZCC ...-04-FB	
L [mm]	Bestellbezeichnung	Stecker	Stecker
2000	DZCC 2000-04-FB	Fischer Typ S 102 A014	
4000	DZCC 4000-04-FB		
5000	DZCC 5000-04-FB		
Kundenspez.	DZCC xxxx-04-FB		
Technische Daten			
Kabel	Triax, Low Noise, PTFE/PFA		
Farbe	Transparent		
Impedanz	50 Ω		
Kabel-ø	3,4 mm		
Biegeradius	R10		
Betriebstemp.-bereich	0...+200°C		
Verbindungskabel		DZCC ...-HT-FB	
L [mm]	Bestellbezeichnung	Stecker	Stecker
2000	DZCC 2000-HT-FB	Fischer Typ S 102 A014	
4000	DZCC 4000-HT-FB		
5000	DZCC 5000-HT-FB		
Kundenspez.	DZCC xxxx-HT-FB		
Technische Daten			
Kabel	Triax, Low Noise, PTFE, PFA		
Farbe	metallischer Schutzschlauch		
Impedanz	50 Ω		
Kabel-ø	5 mm		
Biegeradius	R30		
Betriebstemp.-bereich	0...+220 °C		