


Peripherie

PULSE CONVERTER ESG 32/KSG 32

Mat.-No.: 11163236

Masszeichnung

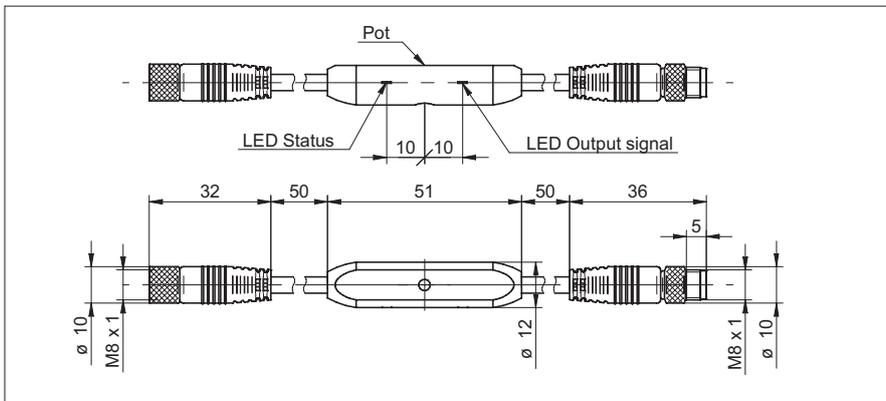

- Funktionsadapter zur Impulverlängerung
- Impulsverlängerung von 1 ... 150 ms
- Für Stecker M8 x 1 - 3-pol
- Kompakte Bauweise
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

Allgemeine Daten

Funktionsprinzip	PNP Impulsverlängerer
Für	Digitalsignal

Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 35 VDC
Strombelastbarkeit	200 mA
Eigenstromaufnahme	< 20 mA
Auswählbare Jobs	PNP
Schaltausgang	PNP, 1 ...150 ms
Schaltfrequenz	500 Hz
Mindestimpulslänge	> 0,1 ms
kurzschlussfest	ja


Mechanische Daten

Gehäusematerial	Kunststoff
Grösse	M 8 x 1
Besonderheiten	Metallmutter
Anschluss	Stecker/Kupplung, M8 x 1, 3-polig

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung

Kupplung

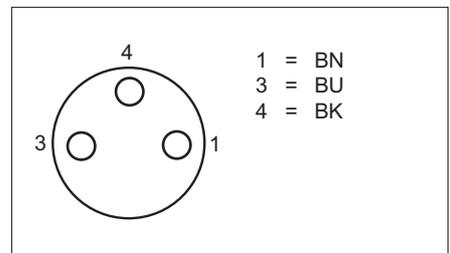

Stecker

