

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M12, 12-polig, gerade, geschirmt



Merkmale

- Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Bestellbezeichnung

11043780	Kabeldose M12, 12-polig gerade, geschirmt, 5 m Kabel (ESG 34JP0500G)
11048452	Kabeldose M12, 12-polig gerade, geschirmt, 2 m Kabel (ESG 34JP0200G)
11048455	Kabeldose M12, 12-polig gerade, geschirmt, 10 m Kabel (ESG 34JP1000G)
11078614	Kabeldose M12, 12-polig gerade, ohne Kabel

Geeignet für

EAM360-B, EAM360-K, EAM360-S, EAM580-B, EAM580-K, EAM580-SC, EAM580-SY


Technische Daten

Nennspannung	30 V
Nennstrom	1,5 A
Aderdurchmesser	1,00 +0,05 mm
Aderquerschnitt	12 x 0,14 mm ²
Kabellänge	2 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Biegeradius	85 mm
Aussendurchmesser	8,5 mm
Isolationswiderstand	≥100 MΩ
Leiterwiderstand	142 Ω/km (20 °C)
Schutzart DIN EN 60529	IP 65, IP 68, IP 69K
Werkstoff	Kabelmantel: PUR schwarz

Zubehör

Stecker und Kabel

Abmessungen

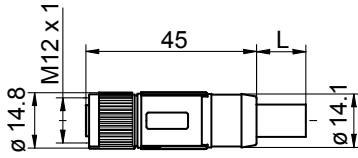

Anschlussbelegung

Stecker Aderfarben

Pin 1 braun

Pin 2 blau

Pin 3 weiss

Pin 4 grün

Pin 5 rosa

Pin 6 gelb

Pin 7 schwarz

Pin 8 grau

Pin 9 rot

Pin 10 violett

Pin 11 grau/rosa

Pin 12 rot/blau

Farbcode nach DIN 47100.

Leitungen paarweise verdreht: weiss-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot, schwarz-violett, grau/rosa-rot/blau

