


Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m

Artikelnummer: 11172481

Auf einen Blick

Rundsteckverbinder M23 (17-polig, 11 Pins belegt, Buchsenkontakte, linksdrehend) zur Kabelverbindung an die Flanschdose M23 (17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend) mit angeschlossenen Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m. Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 17 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig, ölbeständig, abriebfest und kerbzäh. Es ist zugelassen nach UL AWM Style 20236, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL File No. E63634.

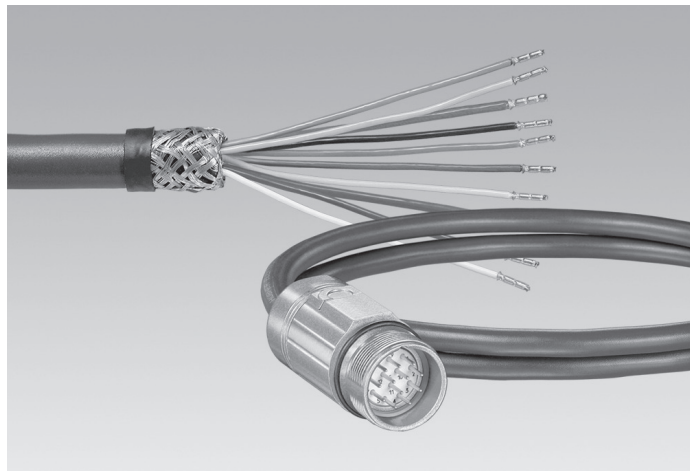

Technische Daten

Kabelspezifikationen

| | |
|----------------------|---|
| Signalleitungen | 3 verdrehte Adernpaare 0,14 mm ² 4 Adern 0,14 mm ² 4 Adern 0,22 mm ² |
| Versorgungsleitungen | 2 Adern 0,5 mm ² |
| Schirm | Gemeinsame kapazitätsarme Abschirmung Signalleitungen paarweise geschirmt |
| Nennspannung | ≤ 30 VDC |
| Prüfspannung | Ader/Ader: 1500 V eff Ader/Schirm: 750 V eff |
| Betriebstemperatur | -40...+90 °C (Kabel bewegt, UL/CSA: +80 °C) -50...+90 °C (Kabel unbewegt, UL/CSA: +80 °C) |

Kabelspezifikationen

| | |
|-------------------|--|
| Biegeradius | 7,5 x Kabeldurchmesser (Kabel bewegt) 4 x Kabeldurchmesser (Kabel unbewegt) |
| Aussendurchmesser | 9,4 mm |
| Farbe | DESINA-grün (RAL 6018) |
| Masse ca. | 110 g/m |
| Zulassung | UL AWM Style 20236 CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1 UL-Zulassung / E63634 |

Geeignet für


HMG10/PMG10 SSI

Rundsteckverbinder M23 (11 Pins belegt) 17-polig, linksdrehend mit Sensorkabel HEK 17, Länge 3 m

Artikelnummer: 11172481

Anschlussbelegung

Ansicht A (siehe Abmessung)

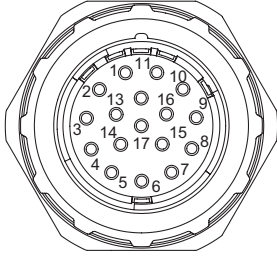

Rundsteckverbinder M23
+ Sensorkabel HEK 17
12-polig, Buchsenkontakte,
linksdrehend

| Buchse | Aderfarbe | Aderquerschnitt |
|--------|--------------|----------------------|
| 1 | Nicht belegt | --- |
| 2 | Weiß/Gelb | 0,14 mm ² |
| 3 | Schwarz | 0,14 mm ² |
| 4 | Nicht belegt | --- |
| 5 | Weiß/Schwarz | 0,14 mm ² |
| 6 | Braun | 0,14 mm ² |
| 7 | Braun/Rot | 0,5 mm ² |
| 8 | Grün/Rot | 0,22 mm ² |
| 9 | Grün/Schwarz | 0,22 mm ² |
| 10 | Braun/Blau | 0,5 mm ² |
| 11* | Schwarz | 0,5 mm ² |
| 12 | Nicht belegt | --- |
| 13 | Nicht belegt | --- |
| 14 | Braun/Gelb | 0,22 mm ² |
| 15 | Nicht belegt | --- |
| 16 | Nicht belegt | --- |
| 17 | Braun/Grün | 0,22 mm ² |

* Interner Schirm, verbunden mit allen Innenschirmen