

产品一览

- 0,8 mm
- PNP 常开 (NO)
- M8 引线接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据


基本参数		环境条件	
安装方式	齐平	工作温度	-25 ... +75 °C
额定感应距离 Sn	0,8 mm	防护等级	IP 67
迟滞	2 ... 20 % Sr	电缆	
输出指示灯	红色LED	Head A: Connection	M8
电气参数		Head A: Gender	公
开关频率	3 kHz	Head A: Angle cable outlet	0°
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC	Head A: Coding	A
最大电流消耗 (无负载)	12 mA	Head A: No. of poles	3
输出电路	PNP常开	Head A: Degree of protection	IP65, IP66K, IP67
压降 Vd	< 2 VDC	Cable length	200 mm
输出电流	< 100 mA	Length tolerance	+ 10 % - 0 %
短路保护	是	Shielded	无
反极性保护	是	External sheath: Material	PVC
机械参数		Cable diameter	2,4 mm
类型	圆柱形 · 光滑版	AWG	28
感应面材质	POM	Wire cross section	0.08 mm ²
外壳材质	不锈钢		
尺寸	3 mm		
外壳长度	22 mm		
连接方式	M8 引线接头		

备注


- 22 mm标准型
- 引线接头型

2022-11-09 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

尺寸图

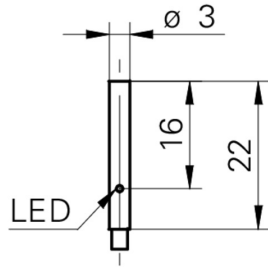

针脚定义

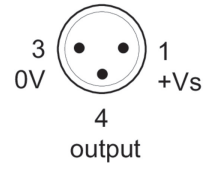

- 标准电缆长度 200 mm (L)

尺寸 连接器



接线图

