

# CNAC 29H0200 10-polig Mil Spec Gegenstecker + Kabel L=2 m (Lagerung in USA)

Artikelnummer: 11151376

## Auf einen Blick

- Geschirmtes Anschlusskabel mit Gegenstecker NAC 29H 10-polig Mil Spec (Buchsenkontakte) und Litzen 0.14 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülsen
- Kabellänge 2 m
- Lagerung in USA



## Technische Daten

### Kabelspezifikationen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kabellänge         | 2 m  |
| Betriebstemperatur | -40...+100 °C (Kabel unbewegt)<br>-30...+100 °C (Kabel bewegt) |

### Kabelspezifikationen

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Aussendurchmesser | ≈ 7,0 mm |
|-------------------|----------|


## Anschlussbelegung

### Stecker mit Kabel sw10, 10-polig

| Stecker | Aderfarben | Belegung               |
|---------|------------|------------------------|
| Pin A   | grün       | Spur A (Spur A +)      |
| Pin B   | grau       | Spur B (Spur B +)      |
| Pin C   | rosa       | Spur Z (Spur Z +)      |
| Pin D   | rot        | +Vs                    |
| Pin E   | violett    | $\bar{E}rr$            |
| Pin F   | blau       | 0 V                    |
| Pin G   | gelb       | Gehäuse                |
| Pin H   | braun      | Spur A inv. (Spur A -) |
| Pin I   | schwarz    | Spur B inv. (Spur B -) |
| Pin J   | weiss      | Spur Z inv. (Spur Z -) |

## Geeignet für

HS35F, HS35P - Programmierbar, HS35S - Sinus

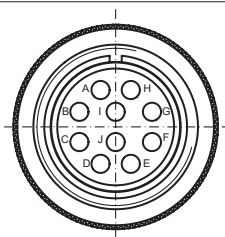

## Abmessungen

