

## Z-ESG 32DH0500G

Geschirmtes Kabel 6-polig, 5,0 m

Artikelnummer: 11098904

### Auf einen Blick

- Geschirmtes Prozess Interface und Stromversorgungskabel für Baumer *VisiLine*® Kameras
- M8/6-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m

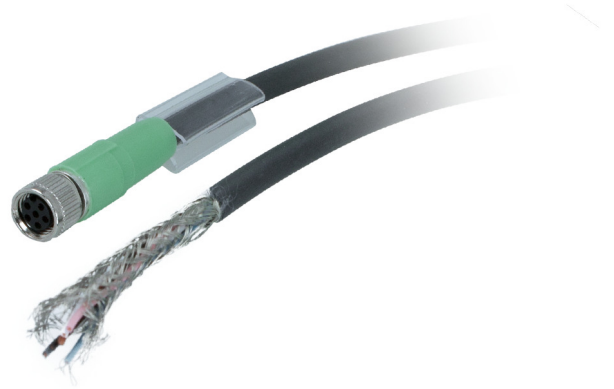


Abbildung ähnlich

### Technische Daten

#### Elektrische Daten

Schirmung	ja
Polzahl	6
Anschlüsse	M8 Buchse, verschraubbar

#### Mechanische Daten

Min. zulässiger Biegeradius statisch	52 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt	52 mm
Biegezyklen	4000000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	5 m

#### Mechanische Daten

Gewicht	≤ 187 g
Material	PUR, halogenfrei

#### Schnittstelle

Datenschnittstelle	Prozessschnittstelle
--------------------	----------------------

#### Umgebungsbedingungen


Brandbeständigkeit	DIN UL-Style 20549
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-5 ... +80 °C
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

# Z-ESG 32DH0500G

Geschirmtes Kabel 6-polig, 5,0 m

Artikelnummer: 11098904

## Steckerbelegungen

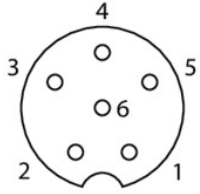

M8	color	M8	color
1:	BN	4:	BK
2:	WH	5:	GY
3:	BU	6:	PK