

Zubehör

Stecker und Kabel

Kabeldose M23, 12-polig (Inkr.)



Merkmale

- Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
- Mit oder ohne Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
- Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an


Bestellbezeichnung

11034344	Kabeldose M23, 12-polig, ohne Kabel (Inkr.) (Z 182.001)
11034345	Kabeldose M23, 12-polig, 2 m Kabel (Inkr.) (Z 182.003)
11034346	Kabeldose M23, 12-polig, 5 m Kabel (Inkr.) (Z 182.005)
11034347	Kabeldose M23, 12-polig, 10 m Kabel (Inkr.) (Z 182.007)
11051323	Kabeldose M23, 12-polig, 15 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M15)
11076757	Kabeldose M23, 12-polig, 8 m Kabel (Inkr.) (Z 182.M08)

Geeignet für

G0A2H, G0M2H, GA240, GA241, GBA2H, GBA2S, GBA2W, GBM2H, GBM2S, GBM2W, GM400, GM401, GXA2S, GXM2S

Abmessungen

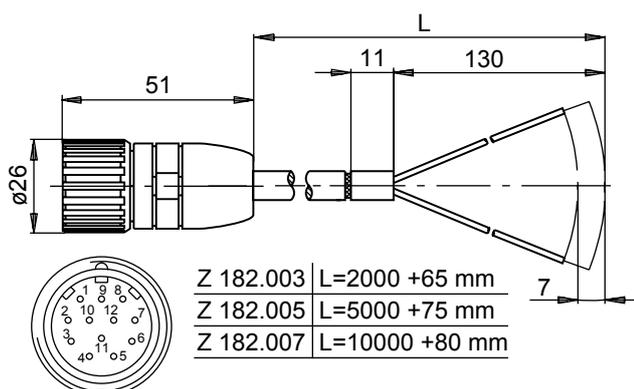

Technische Daten

Kabellänge	2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp	LiYCY (TP) 6x2x0,14 mm ² (geschirmt, paarverseilt)
Biegeradius	6 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser	7,1 mm
Betriebstemperatur	-40...+80 °C
Werkstoff	Kabelmantel: PVC grau

Anschlussbelegung

Stecker	Aderfarben
Pin 1	braun
Pin 2	weiss
Pin 3	blau
Pin 4	grün
Pin 5	grau
Pin 6	gelb
Pin 7	rot
Pin 8	rot/blau
Pin 9	rosa
Pin 10	violett
Pin 11	schwarz
Pin 12	grau/rosa

Farbcode nach DIN 47100.

Leitungen paarweise verdreht: weiss-braun, grün-gelb, grau-rosa, blau-rot, schwarz-violett, grau/rosa-rot/blau