

ESG 32AH0200

Kabeldose M8, 4-pol., gerade, 2 m

Artikelnummer: 10127800

Auf einen Blick

- Kabeldose ungeschirmt
- 3- und 4-polige Ausführungen
- Material des Aussenmantels PUR
- Halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- UL gelistet, Nummer E315836

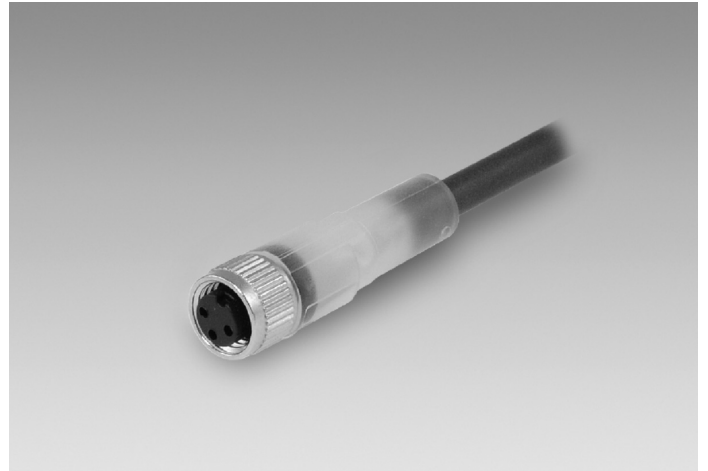


Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauform (Kopf 1)	Gerade
Baugrösse (Kopf 1)	M8
Länge	2 m
Material Aussenmantel	PUR halogenfrei
Polzahl elektrisch	4-polig
Schirmung	Ungeschirmt
Schutzart	IP 65/67/68


Allgemeine Daten

Verwendung	Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
------------	----------------------------------


Allgemeine Daten

Verbinderart (Kopf 1)	Kabeldose
Baugrösse (Kopf 1)	M8
Bauform (Kopf 1)	Gerade
Verbinderart (Kopf 2)	Kabelende offen
Besondere Eigenschaften	Schleppkettentauglich
Schirmung	Ungeschirmt
Material Aussenmantel	PUR halogenfrei
Länge	2 m
Polzahl elektrisch	4-polig
Schutzart	IP 65/67/68

Masszeichnung

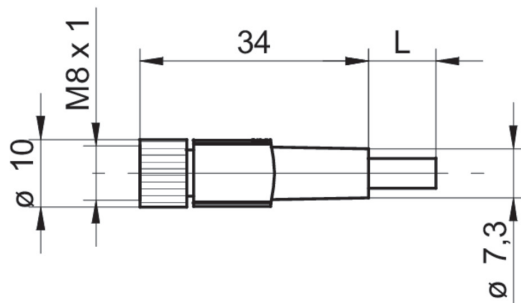

Steckerbelegungen

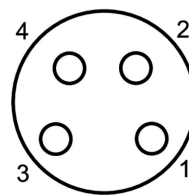

- 1 = BN
- 2 = WH
- 3 = BU
- 4 = BK