

ESW 31SH1000

Kabeldose M8, 3-pol., abgewinkelt, 10 m

Artikelnummer: 10127796

Auf einen Blick

- Kabeldose ungeschirmt
- 3- und 4-polige Ausführungen
- Material des Aussenmantels PUR
- Halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- UL gelistet, Nummer E315836



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauform (Kopf 1)	Abgewinkelt
Baugröße (Kopf 1)	M8
Länge	10 m
Material Aussenmantel	PUR halogenfrei
Polzahl elektrisch	3-polig
Schirmung	Ungeschirmt
Schutzart	IP 65/67/68


Allgemeine Daten

Verwendung	Anschlusskabel zu Stecker-Typ M8
------------	----------------------------------


Allgemeine Daten

Verbinderart (Kopf 1)	Kabeldose
Baugröße (Kopf 1)	M8
Bauform (Kopf 1)	Abgewinkelt
Verbinderart (Kopf 2)	Kabelende offen
Besondere Eigenschaften	Schleppkettentauglich
Schirmung	Ungeschirmt
Material Aussenmantel	PUR halogenfrei
Länge	10 m
Polzahl elektrisch	3-polig
Schutzart	IP 65/67/68

Masszeichnung

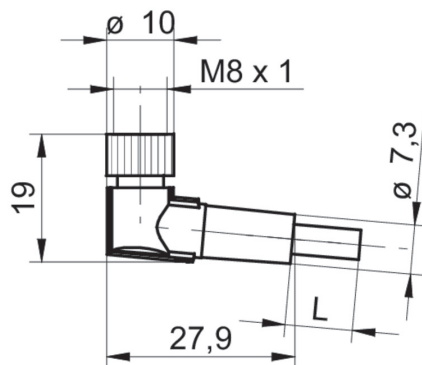

Steckerbelegungen

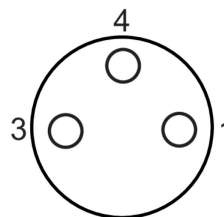

- 1 = BN
- 3 = BU
- 4 = BK