 


**Auf einen Blick**

- Stecker gerade
- M12 , 5-polig, A-kodiert
- 0,14 - 1,5mm<sup>2</sup>, 2,5 - 8mm




**Technische Daten**


Seite A		Seite A	
Kopf A: Anschluss	M12	Leiterquerschnitt (max.)	1,5 mm <sup>2</sup>
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°	Leiterquerschnitt (min.)	0,14 mm <sup>2</sup>
Kopf A: Geschlecht	Männlich	Leitungsdurchmesser (max)	8 mm
Kopf A: Kodierung	A	Leitungsdurchmesser (min)	2,5 mm
Kopf A: Schirmung	Nein	<b>Elektrische Daten</b>	
Kopf A: Polzahl	5	Betriebsspannung	max. 50 V AC/DC 0
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm	Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 7,5 A
Kopf A: Rändelschraube Material	GD-Zn,Ni	<b>Mechanische Daten</b>	
Kopf A: Griffkörper Farbe	Schwarz	Kopf A: Schutzklasse	IP67
Kopf A: Dichtung Material	NBR	<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min. AWG	26	Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
Max. AWG	16	<b>Kaufmännische Daten</b>	
Anschluss technik	Schraubklemmen	eclass	27440102

**Seite A**

**Technische Zeichnung**

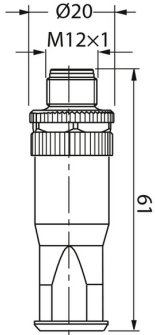

**Kodierung**

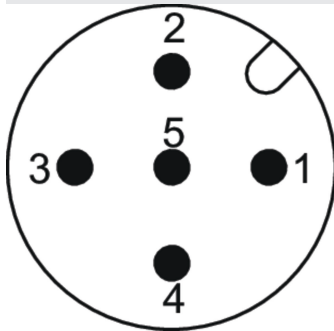

**Anschlussbild**

